

# 既製 (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ▶

OTSディスクリットワイヤーケーブルアセンブリーは、市場のあらゆる試作要件を満たせるように、コネクタが収容できる最大の電線ゲージで設計されています。ディスクリットケーブルは、ケーブルの適格性確認に必要なエンジニアリング（機械および電気）および購入時間を短縮します。さらに、自動プレスで圧着されるため、試作中の圧着不良のリスクを排除します。これらのケーブルは、試作品作成から大量生産まで適しています。



Zero-Hachi 0.80mmピッチ



Pico-Clasp 1.00mmピッチ




Pico-Lock 1.00mmピッチ



Pico-EZmate 1.20mmピッチ




Micro-Lock Plus 1.25mmピッチ

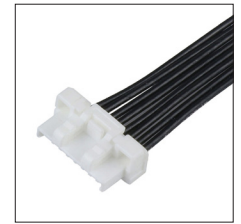

CLIK-Mate 1.25mmピッチ



PicoBlade 1.25mmピッチ

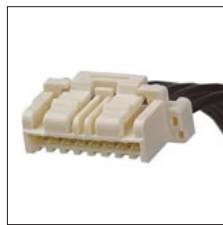

CLIK-Mate 1.50mmピッチ



Pico-Lock 1.50mmピッチ



Pico-SPOX 1.50mmピッチ




CLIK-Mate 2.00mmピッチ



DuraClík 2.00mmピッチ



EdgeLock 2.00mmピッチ

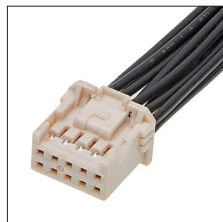

iGrid 2.00mmピッチ



MicroClasp 2.00mmピッチ



Micro-Lock Plus 2.00mmピッチ



Micro-Latch 2.00mmピッチ



Micro-One 2.00mmピッチ




Milli-Grid 2.00mmピッチ




Mini50 2.00mmピッチ



Mini-SPOX 2.50mmピッチ

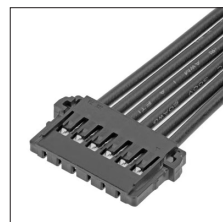

Pico-Lock 2.00mmピッチ

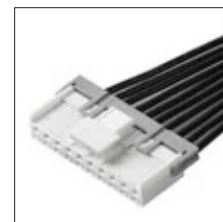


Mini-Lock 2.50mmピッチ




Nano-Fit 2.50mmピッチ




KK Plus 250

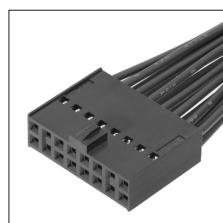

C-Grid III 2.54mmピッチ

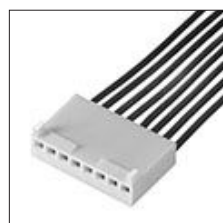

KK 254 2.54mmピッチ

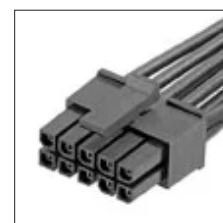SL (ポジティブラッチ)  
2.54mmピッチ

Micro-Fit 3.00mmピッチ



Micro-Fit+ 3.00mmピッチ


# 既製 (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ▶




Micro-Fit+ Versa 3.00mmピッチ



Micro-Fit 3.0

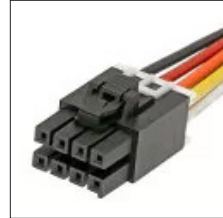


Ultra-Fit 3.50mmピッチ

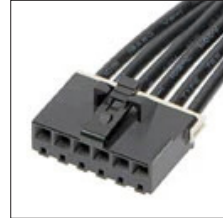

KKとKK Plus 3.96mmピッチ



Mini-Fit 4.20mmピッチ

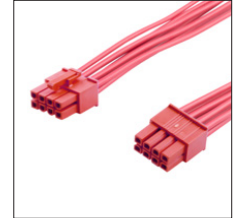

Mini-Fit Versa Color




Mini-Fit Max



Standard .093" 6.70mmピッチ



PowerWize 7.50mmピッチ

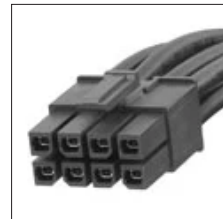

Mega-Fit 5.70mmピッチ



Super Sabre 7.50mmピッチ



Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ



MultiCat 7.40mmピッチ



UltraWize 13.58mmピッチ



OneBlade



MOX



Micro-Fit+ CEM5



HyperQube



Mini-Fit BMI



1.80 Pico-EZmate HC



PowerWize BMI 3.40

## 密封型ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー



Mizu-P25 (ミニタイプ)  
2.50mmピッチ



MX150 3.50mmピッチ



Squba 3.60mmピッチ



Squba 1.80mmピッチ



MX64 2.54mmピッチ

## 既製 (OTS) ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー ▶

## ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	回路	長さ (mm)
Zero-Hachi	<a href="#">226202</a>	0.80	R-R	シングル	2、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">226392</a>		R-S			
Pico-Clasp	<a href="#">15133</a>	1.00	R-R	シングル	2~8	50、100、150、300、450、600
Pico-Lock	<a href="#">15131</a>	1.00	R-R	シングル	2および4	50、100、150、300、450、600
	<a href="#">15132</a>	1.50			6~12	
	<a href="#">219656</a>	2.00	R-S		2~6	50、100、150、300、600
	<a href="#">219657</a>					
Micro-Lock Plus	<a href="#">45111</a>	1.25	R-R	シングル	2~6	50、100、150、300、450、600
	<a href="#">218101</a>	2.00			2~8	50、100、150、300、600
	<a href="#">218102</a>				2~6	
Pico-EZmate	<a href="#">36920</a>	1.20	R-R	シングル	2~6	50、100、150、300、450、600
CLIK-Mate	<a href="#">224091</a>	1.25	R-R	シングル	2~10	150、300、600
	<a href="#">224092</a>		R-S			
CLIK-Mate	<a href="#">15135</a>	1.50	R-R	シングル	2~8	50、100、150、300、450、600
	<a href="#">221958</a>	2.00	R-R	シングル	2~10	150、300、600
	<a href="#">221959</a>		R-S			
PicoBlade	<a href="#">15134</a>	1.25	R-R	シングル	2~8	50、100、150、300、450、600
Pico-SPOX	<a href="#">218396</a>	1.50	R-R	シングル	2、3、4、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">218397</a>		R-S			
DuraClik	<a href="#">218322</a>	2.00	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	<a href="#">218323</a>		R-S			
	<a href="#">228367</a>		R-R			
	<a href="#">228425</a>		R-R		2、4、6、8	150、500
	<a href="#">228368</a>		R-S			
	<a href="#">228426</a>		R-S			150、300
EdgeLock	<a href="#">216330</a>	2.00	R-R	シングル	2、4、6、10	150、300、600
	<a href="#">216331</a>		R-S			
iGrid	<a href="#">221955</a>	2.00	R-R	シングル	10~16	150、300、600
	<a href="#">221956</a>		R-S			
MicroClasp	<a href="#">15136</a>	2.00	R-R	シングル	2~8	50、100、150、300、450、600
Micro-Latch	<a href="#">219678</a>	2.00	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8、10	50、100、150、300、600
Micro-One	<a href="#">219652</a>	2.00	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">219653</a>		R-S			
Milli-Grid	<a href="#">218509</a>	2.00	R-R	デュアル	4、6、8、10	50、100、150、300、600
	<a href="#">218510</a>		R-S			

## 既製 (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ▶

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	回路	長さ (mm)
Mini50	<a href="#">224050</a>	2.00	R-R	シングル	2、4、8	150、300、600
	<a href="#">224051</a>		R-S			
Mini-SPOX	<a href="#">226207</a>	2.50	R-R	シングル	2、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">226431</a>		R-S			
KK Plus 250	<a href="#">224089</a>	2.50	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8	150、300、600
	<a href="#">224090</a>	2.50	R-S	シングル	2、3、4、5、6、8	150、300、600
Mini-Lock	<a href="#">15137</a>	2.50	R-R		1~15	50、100、150、300、450、600
Nano-Fit	<a href="#">45130</a>	2.50	R-R	デュアル	2、4、6、8	150、300、1000
	<a href="#">145130</a>		R-R	シングル	3、4、5、6、7、8	75、150、300、1000
C-Grid III	<a href="#">219658</a>	2.54	R-R	デュアル	8、10、12、14、16	150、300、600
	<a href="#">219659</a>		R-S			
KK 254	<a href="#">217796</a>	2.54	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	<a href="#">217797</a>		R-S			
SL (ポジティブラッチ)	<a href="#">216270</a>	2.54	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	<a href="#">216271</a>		R-S			
	<a href="#">216272</a>		P-P			
	<a href="#">216273</a>		P-S			
Micro-Fit	<a href="#">245132</a>	3.00	R-R	デュアル	2、4、6、8、10	150、300、1000
	<a href="#">145132</a>			シングル	2~6	75、150、300、1000
	<a href="#">214770</a>					
Micro-Fit+ CEM5	<a href="#">228371</a>	3.00	R-R	デュアル	16	150、500
	<a href="#">228372</a>		R-S			150、300
Micro-Fit+	<a href="#">226199</a>	3.00	R-R	デュアル	2、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">226263</a>		R-S			150、500
	<a href="#">228363</a>		R-R			150、300
	<a href="#">228410</a>		R-R			
	<a href="#">228364</a>		R-S			
	<a href="#">228411</a>		R-S			
Micro-Fit+ Versa	<a href="#">226199</a>	3.00	R-R	デュアル	2、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">226263</a>		R-S			
Micro-Fit 3.0	<a href="#">226206</a>	3.00	R-R	シングル	2、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">226429</a>		R-S			
Ultra-Fit	<a href="#">217465</a>	3.00	R-R	シングル	2、3、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">217466</a>		R-S			

## 既製 (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ▶

## OTS ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	回路	長さ (mm)		
KKとKK Plus	<a href="#">219664</a>	3.96	R-R	シングル	2、3、4、5、6、8	75、150、300、1000		
	<a href="#">219665</a>		R-S					
	<a href="#">36921</a>		R-R					
Mini-Fit	<a href="#">145135</a>	4.20	R-R	シングル	2、3、4、5、6	75、150、300、1000		
	<a href="#">215320</a>		R-R					
	<a href="#">215321</a>		R-S					
	<a href="#">215322</a>		P-P					
	<a href="#">215323</a>	R-S	2、3、4、5、6	150、300、600				
	<a href="#">215325</a>	R-R			デュアル	2、4、6、8、10		
	<a href="#">215326</a>	4.20			R-S	デュアル	2、4、6、8、10	150、300、600
Mini-Fit	<a href="#">215327</a>	4.20	P-P	デュアル	2、4、6、8、10	150、300、600		
	<a href="#">215328</a>		R-S					
	<a href="#">215330</a>		R-R	シングル	2~6	180、500、1000、2000、3000		
	<a href="#">217159</a>		R-S					
	<a href="#">218310</a>		R-R	デュアル	2~4	150、300、600		
	<a href="#">218311</a>		R-S					
	<a href="#">245135</a>		R-R				2、4、6、8、10	500、1000、2000
	<a href="#">45135</a>		R-R				2、4、6、8	150、300、600
Mini-Fit Versa Color	<a href="#">226196</a>	4.20	R-R	デュアル	2、4、6、8	150、300、600		
	<a href="#">226245</a>		R-S					
Mini-Fit Max	<a href="#">224085</a>	4.20	R-R	デュアル	2、4、6、8、10	150、300、600		
	<a href="#">224086</a>	4.20	R-S					
Mega-Fit	<a href="#">45136</a>	5.70	R-R	デュアル	2、4、6、8、10、12	150、300、500、600、1000、2000		
Standard .093"	<a href="#">216290</a>	6.70	R-R	シングル/デュアル	1、2、3、4、6	150、300、600		
	<a href="#">216291</a>		R-S					
	<a href="#">216292</a>		P-P					
	<a href="#">216293</a>		P-S					
MultiCat	<a href="#">45141</a>	7.40	R-R	シングル	3、4	300、1000		
	<a href="#">45142</a>		P-P					
Super Sabre	<a href="#">216010</a>	7.50	R-R	シングル	2、3、4	150、300、600		
	<a href="#">216011</a>		R-S					
PowerWize	<a href="#">221960</a>	7.50	R-R、R-S	シングル	2	1000		
Mini-Fit Sr	<a href="#">36924</a>	10.00	R-R	シングル	2、3、4	150、300、1000		
UltraWize	<a href="#">226269</a>	13.58	RA-RA	2	2	500		
	<a href="#">226270</a>		RA-VT					
	<a href="#">226271</a>		VT-VT					

## 既製(OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ▶

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	回路	長さ (mm)
OneBlade	<a href="#">226203</a>	1.00	R-R	シングル	2、4、6、8	150、300、600
	<a href="#">226421</a>		R-S			
MOX	<a href="#">228365</a>	2.54	R-R	シングル	8、12	150、500
	<a href="#">228414</a>		R-R			
	<a href="#">228366</a>		R-S			150、300
	<a href="#">228415</a>		R-S			
HyperQube	<a href="#">228962</a>	該当なし	P-P	シングル	1	1000
	<a href="#">228963</a>		P-P			
	<a href="#">228964</a>		P-P			
	<a href="#">228965</a>		P-S			
	<a href="#">228966</a>	該当なし	P-S	シングル	1	1000
	<a href="#">228967</a>		P-S			
	<a href="#">228968</a>		P-P			
	<a href="#">228969</a>		P-P			
	<a href="#">228970</a>		P-P			
	<a href="#">228971</a>		P-S			
	<a href="#">228972</a>		P-S			
	<a href="#">228973</a>		P-S			
	<a href="#">228974</a>		P-P			
	<a href="#">228975</a>		P-P			
	<a href="#">228977</a>		P-S			
	<a href="#">228978</a>		P-S			
	<a href="#">228979</a>		P-S			
Mini-Fit BMI	<a href="#">229584</a>	4.20	R-R	デュアル	4	150、500
	<a href="#">229585</a>		R-S		4	
	<a href="#">229586</a>		R-R		6	
	<a href="#">229587</a>		R-S		6	
	<a href="#">229588</a>		R-R		8	
	<a href="#">229589</a>		R-S		8	
	<a href="#">229590</a>		R-R		10	
	<a href="#">229591</a>		R-S		10	
	<a href="#">229592</a>		R-R		4	
	<a href="#">229593</a>		R-S		4	
	<a href="#">229594</a>		R-R		6	
	<a href="#">229595</a>		R-S		6	
	<a href="#">229596</a>		R-R		8	
	<a href="#">229597</a>		R-S		8	
<a href="#">229598</a>	R-R	10				
<a href="#">229599</a>	R-S	10				

## 既製 (OTS) ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー ▶

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	回路	長さ (mm)
1.80 Pico-EZmate HC	229086	1.80	R-R	シングル	2、3、4、5	150、500
	229087		R-S			150、300
PowerWize BMI 3.40	<a href="#">229449</a>	3.40	R-R		2	1000
	<a href="#">229451</a>		R-L			
	<a href="#">229450</a>					
	<a href="#">229452</a>					

## OTS密封型ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	回路	長さ (mm)
Squba	<a href="#">45145</a>	1.80	P-P	シングル	2、4、6、8、10	150、300、1000
	<a href="#">45146</a>		P-P			
	<a href="#">216620</a>	3.60	R-R		2、3、4	150、300、600
	<a href="#">216621</a>		R-S			
	<a href="#">216622</a>		P-P			
	<a href="#">216623</a>		P-S			
Mizu-P25	<a href="#">215310</a>	2.50	R-R	シングル	2、3、4	150、300、600
	<a href="#">215311</a>		R-S			
	<a href="#">215312</a>		P-P			
	<a href="#">215313</a>		P-S			
MX150	<a href="#">216280</a>	3.50	R-R	シングル	2、3、4、6	150、300、600
	<a href="#">216281</a>		R-S			
	<a href="#">216282</a>		P-P			
	<a href="#">216283</a>		P-S			
	<a href="#">216285</a>	デュアル	R-R			
	<a href="#">216286</a>		R-S			
	<a href="#">216287</a>		P-P			
	<a href="#">216288</a>		P-S			
MX64	<a href="#">226201</a>	2.54	R-R	シングル	2、3、6	150、300、600
	<a href="#">226461</a>		R-S			

<https://www.molex.com/ja-jp/products/cable-assemblies/power-and-signal-cable-assemblies>